

PIASTRA DI ISOLAMENTO

INSULATION PLATE
WÄRMESCHUTZPLATTE


PIP

Conduttività termica: 0,19 W/mK
Thermal conductivity: 0,19 W/mK
Wärmeschutzplatte: 0,19 W/mK

Carico di compressione a 23° C: 600 N/mm²
Compression load at 23° C: 600 N/mm²
Belastungsdruck bei 23° C: 600 N/mm²

Carico di compressione a 200° C: 350 N/mm²
Compression load at 200° C: 350 N/mm²
Belastungsdruck bei 200° C: 350 N/mm²

Massima temperatura di utilizzo continuativo 200° C
Maximum continuous operating temperature 200° C
Maximale Dauerbetriebstemperatur 200° C

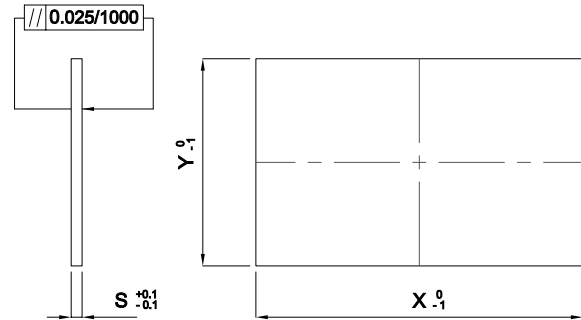

Specifiche: I componenti isolanti a base organica sono disposti in lastre. Eventuali particolari a disegno vengono forniti secondo le specifiche del richiedente.

Specification: The organic insulating components are available in sheets. Any drawing part is supplied according to the customer's specification.

Spezifikationen: Die Isolierungskomponenten auf organischer Basis sind in Platten verfügbar. Eventuelle Teile nach Zeichnung werden entsprechend der Spezifikationen des Auftraggebers geliefert.

Y	X	S
156	156	6 - 8 - 10
156	196	6 - 8 - 10
156	246	6 - 8 - 10
196	196	6 - 8 - 10
196	246	6 - 8 - 10
196	296	6 - 8 - 10
196	346	6 - 8 - 10
246	246	6 - 8 - 10
246	296	6 - 8 - 10
246	346	6 - 8 - 10
246	396	6 - 8 - 10
296	296	6 - 8 - 10
296	346	6 - 8 - 10
296	396	6 - 8 - 10
296	446	6 - 8 - 10
346	346	6 - 8 - 10
346	396	6 - 8 - 10
346	446	6 - 8 - 10
346	496	6 - 8 - 10
396	396	6 - 8 - 10
396	446	6 - 8 - 10
396	496	6 - 8 - 10
396	546	6 - 8 - 10
446	446	6 - 8 - 10
446	496	6 - 8 - 10
446	546	6 - 8 - 10

Y	X	S
446	596	6 - 8 - 10
496	496	6 - 8 - 10
496	546	6 - 8 - 10
496	596	6 - 8 - 10
496	696	6 - 8 - 10
496	796	6 - 8 - 10
496	896	6 - 8 - 10
496	996	6 - 8 - 10
546	546	6 - 8 - 10
546	596	6 - 8 - 10
546	696	6 - 8 - 10
546	796	6 - 8 - 10
546	896	6 - 8 - 10
546	996	6 - 8 - 10
596	596	6 - 8 - 10
596	696	6 - 8 - 10
596	796	6 - 8 - 10
596	896	6 - 8 - 10
596	996	6 - 8 - 10
696	696	6 - 8 - 10
696	796	6 - 8 - 10
696	896	6 - 8 - 10
696	996	6 - 8 - 10
796	796	6 - 8 - 10
796	896	6 - 8 - 10
796	996	6 - 8 - 10

Esempio di ordinativo: Y x X x S **Order example:** Y x X x S **Bestellbeispiel:** Y x X x S

Altre lunghezze disponibili a richiesta - Other lengths supplied on order - Andere abmessungen auf Anfrage verfügbar